


离心式热泵工业余热回收解决方案

回收利用低温废水，生产高温热水用于工艺加热

降低企业运行能耗 帮助企业实现节能、减排

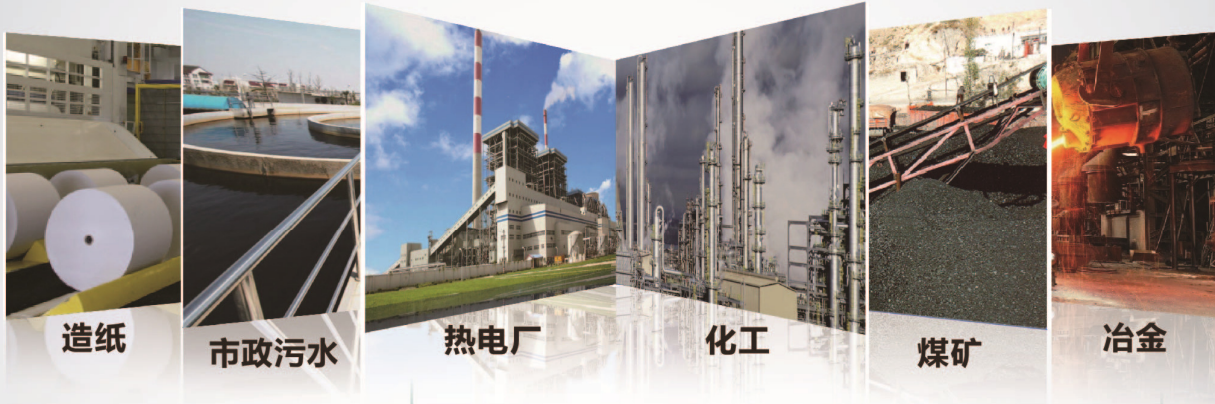



江森自控工业余热回收解决方案 助您实现节能减排低碳生活

凭借100多年在空调热泵技术上的不断积累和优化，江森自控约克系列热泵机组，已经成功进入各工业余热回收领域，为中国节能减排，低碳生活提供着高效环保的供冷供热解决方案。江森自控约克系列热泵机组，具有机型多，温度范围宽，冷热量覆盖面广，功能全，能效高等特点。螺杆式，离心式，双压缩机串联式热泵，适应各种不同的水源(地下水/地埋管/污水/地表水/工业废水等)水温条件和应用环境；单机热量范围从300kW到30MW，热水出水温度从40°C到110°C（蒸汽驱动），可以满足从单体建筑到大型区域等各种情况的集中供冷供热需求。制冷、制热、热回收、冰蓄冷等多种功能可集于一体，满足建筑物不同的冷热功能需求。约克先进的压缩机技术，满液式高效换热器，强大的控制功能和先进的能量调节技术，保证热泵机组长期高效安全的运行。


江森自控水地源热泵机组广泛应用于全国各地各行业的项目中，当中包括：

新干线北京调度所，用友软件，江西省奥体中心，青岛海都国际，安阳广厦新苑，郑州水业科技，郑西铁路线河南段五站，上海十六铺码头改造，安阳南乐县政府，沈阳防汛指挥中心，连云港职业技术学院，福满园温泉度假村，郑州大浪淘沙酒店，开封东京艺术中心，福州海峡会议中心.....


江森自控约克系列热泵产品 满足各种工业余热回收应用

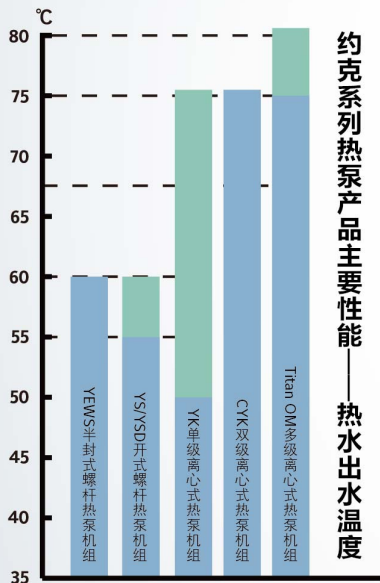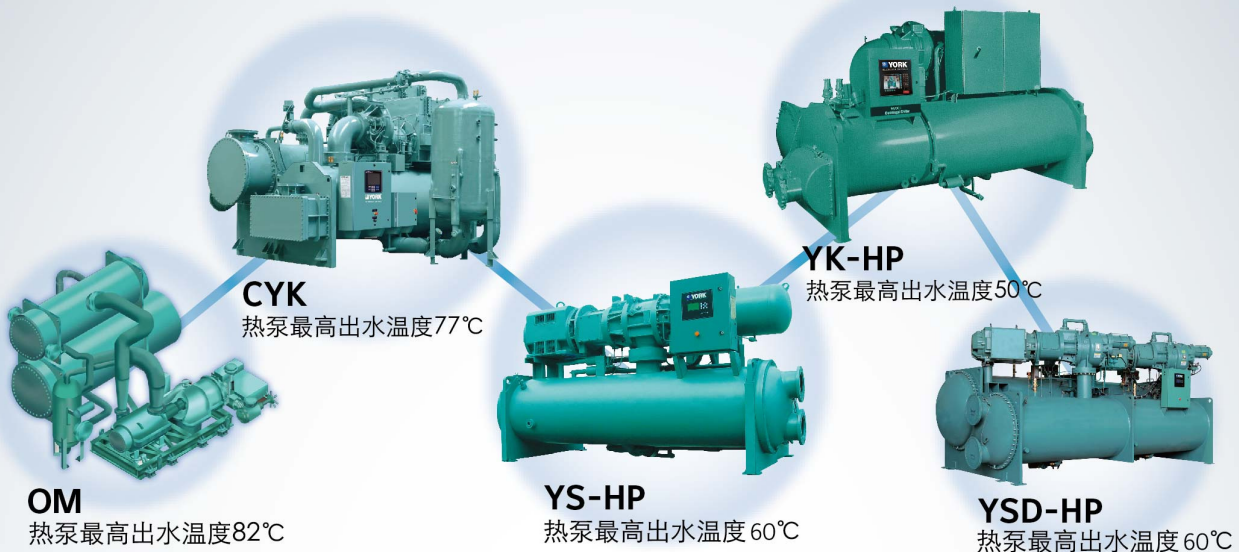

热水出水温度范围广：
约克电驱动热泵热水温度范围 40°C - 82°C

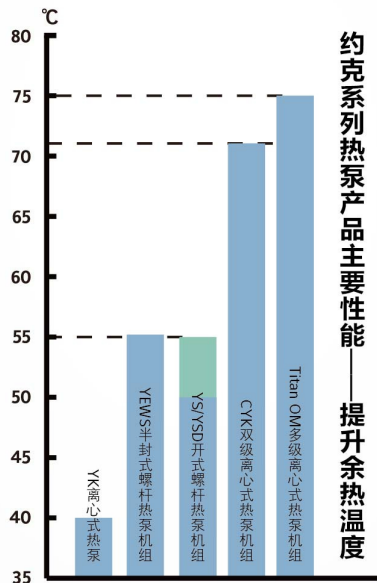

温度提升范围广：
约克热泵温度提升范围 40°C - 77°C

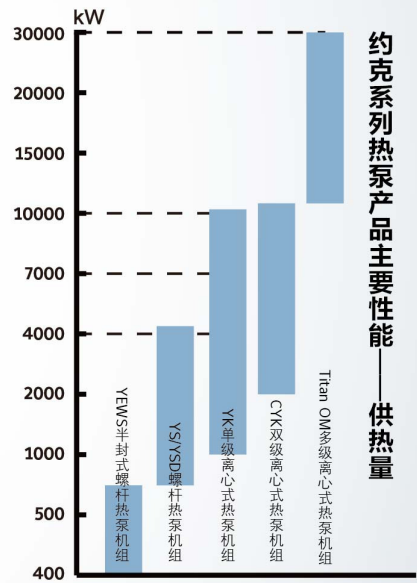

制热量范围广：
约克电驱动热泵单机制热量400KW-30MW

香港
电话：(00852) 2590 0012
传真：(00852) 2516 5648

沈阳
电话：(024) 6258 9077
传真：(024) 6258 9078

亚洲技术研发中心：中国无锡

上海物流中心：中国上海

亚洲优秀工程技术中心(CoEE)：中国北京·印度孟买/浦那

亚洲工厂：中国广州/无锡·印度浦那

北京
电话：(010) 5928 1888
传真：(010) 5928 1818

天津
电话：(022) 8835 0096
传真：(022) 8835 0500

上海
电话：(021) 6276 6509
传真：(021) 6277 3543

南京
电话：(025) 8479 9857
传真：(025) 8479 9624

冷冻项目工程中心

电话：(021) 6276 6509
传真：(021) 6299 3086

广州
电话：(020) 8363 5222
传真：(020) 8363 5828

杭州
电话：(0571) 8779 7796
传真：(0571) 8779 7048



www.johnsoncontrols.cn

© 2013 Johnson Controls, Inc.

本资料内所含的产品设计、规格或外观等信息如有变化，恕不另行通知。
本资料仅供参考，购买时请以实物为准。



采用环保纸张印刷

CSST-13-239ZH(0513)