

## Antriebe V-3801 für Ventile VB-5039, VG7000

Die direkt wirkenden Antriebe werden mit den Ventilen VB-5039, VG7000 und VG7010 eingesetzt.

**Wichtig:** Eine Über-Kopf-Montage des Antriebs ist nicht erlaubt.



Antrieb V-3801

### Technische Daten

<b>Ventiltypen</b>	VB-5039, VG7000, VG7010
<b>Nennweiten</b>	DN 15...20
<b>Wirksinn Antrieb</b>	direkt wirkend (DW)
<b>Druckluftanschluss</b>	für Schlauch 4 x 6 mm
<b>Steuerdruck</b>	20...100 kPa, max. 200 kPa
<b>Federbereiche</b>	für Antriebe ohne Stellungsregler: 21...42 kPa oder 63...91 kPa
<b>Membranfläche</b>	25 cm <sup>2</sup>
<b>Nennhub</b>	VB-5x39: 13 mm VG7x0x, VG7x1x: 8 mm
<b>Betriebsbedingungen</b>	+2...+65 °C
<b>Material Gehäuse Membran</b>	Aluminium-Druckguss Aluminium-Druckguss

### Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
Antrieb ohne Feder, direkt wirkend (DW)	0,24	V-3801-8001	127,-
Feder 21...42 kPa	0,04	V-3801-8901	35,-
Feder 63...91 kPa	0,04	V-3801-8904	30,-

## Pneumatische Antriebe V-3801

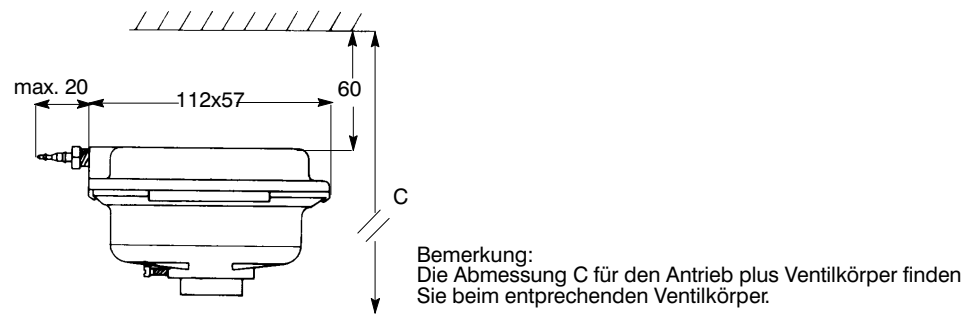


Abbildung 1:  
Abmessungen (mm) V-3801