

## Raumhygrostate W43

### Anwendung

Dieser Raumhygrostat wird zur Steuerung von Befeuchtungs- oder Entfeuchtungsgeräten eingesetzt. Das Fühlerelement besteht aus sorgfältig ausgesuchtem und behandeltem Menschenhaar, das sich als empfindlichstes und stabilstes Material für diesen Verwendungszweck erwiesen hat. Unter normalen Einsatzbedingungen behält dieses Gerät seine Empfindlichkeit und Genauigkeit über Jahre.

### Merkmale

- Staubdichte Präzisions-EPU-Kontakte (PENNSwitch) ermöglichen die Steuerung von Befeuchtungs- und/oder Entfeuchtungsgeräten mit nur einem Regler
- Großer Regelbereich (0...90 % rel. Feuchte)
- Getrennte Montageplatte (Unterputz)
- Kombinierbar mit den Thermostaten der Serie T22/T25
- Einstellbare obere und untere Begrenzung. Diese kann auch zur Blockierung des Einstellknopfes benutzt werden



W43C-9100

### Technische Daten

<b>Arbeitsbereich</b>	0...90 % rel. Feuchte
<b>Differenz</b>	4 % rel. Feuchte (fest eingestellt)
<b>Schaltleistung</b>	15(3) A, 230 V AC
<b>Einstellung</b>	Außen (Knopf)
<b>Obere und untere Einstellung</b>	Obere und untere Begrenzung können so eingestellt werden, dass die Einstellung nicht mehr verändert werden kann
<b>Material</b>	Stahlblech, Abdeckung mit gelbbraunem Silberfinish, Frontplatte dunkelbraun/hellbraun lackiert
<b>Montage</b>	Aufputz (getrennte Montageplatte)
<b>Kabeleinführung</b>	rückseitig (Unterputz)
<b>Versandgewicht (Einzelverpackung)</b>	0,4 kg
<b>Versandgewicht (Verpackungseinheit)</b>	10 kg (24 Stück)
<b>Schutzart</b>	IP20 (DIN EN 60529)

### Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Arbeitsbereich (% r.F.)	Differenz (% r.F.)	Einstellung	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
Raumhygrostat	10...90	4	Knopf	W43C-9100	202,-

## Hygrostat W43

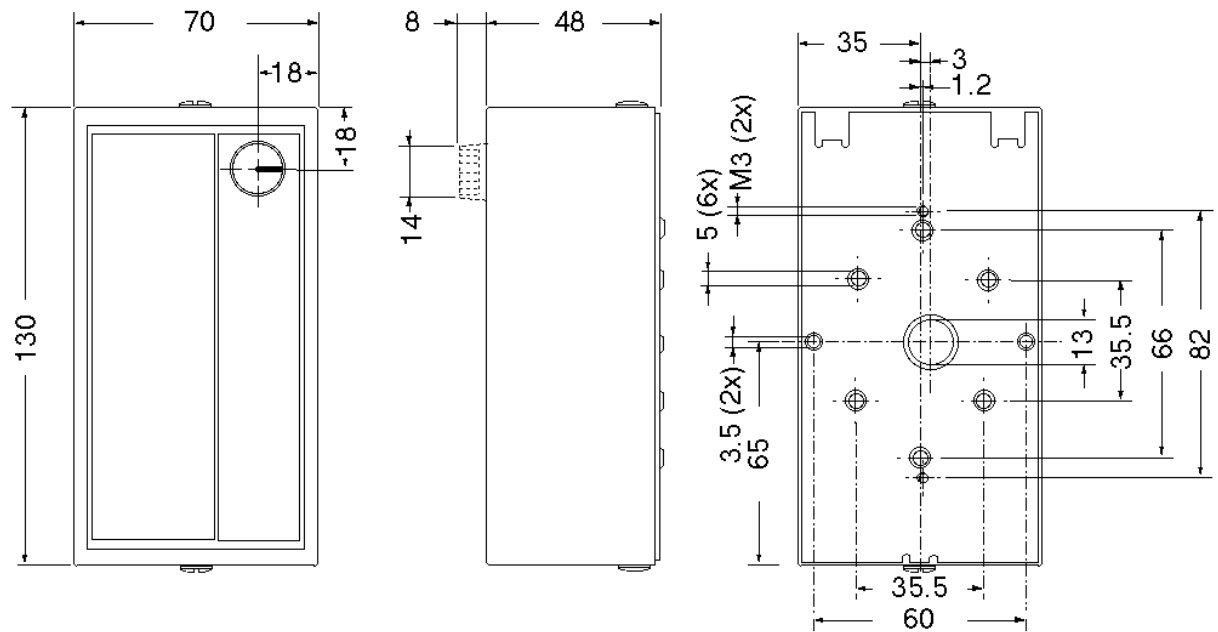


Abbildung 1:  
Abmessungen (mm) W43